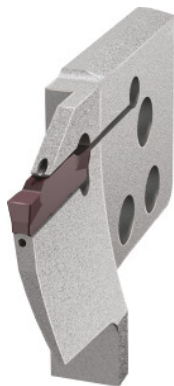


**Garant****Vario plus Eco -teränpidin, kovera otsapistoon, Oikea, Ø-alue pisto D1 / D2: 90/130mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 274522 90/130 |
| GTIN         | 4067263962335 |
| Tuoteluokka  | 21U           |

**Kuvaus****Malli:**

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

**Sopii:**

Puristinpitimet nro 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

D<sub>1</sub> = vähimmäis-Ø 1. pistolle / D<sub>2</sub> = enimmäis-Ø 1. pistolle.

**Tekninen kuvaus**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| enimmäistyöstösyvyys t <sub>max</sub> | 28 mm                |
| vähintään 1. piston Ø D <sub>1</sub>  | 90 mm                |
| Sopiva kääntöterä                     | Nrot 273656 – 273749 |
| enintään 1. piston Ø D <sub>2</sub>   | 130 mm               |

|               |            |
|---------------|------------|
| Sarja         | Eco        |
| Käyttötapa    | Oikea      |
| Sisäjäähdytys | kyllä      |
| Pistoleveys w | 4 mm       |
| Tuotetyyppi   | Teränpidin |