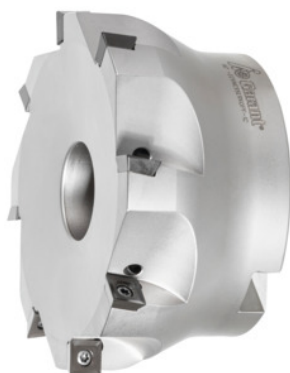


Garant**Kulmajyrsin, 90°, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 100/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	215050 100/8
GTIN	4045197281036
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Karkaistua erikoistyökäkaluterästä - lähes värinätön käynti ja pitkä käyttöikä. Esiin työntyvän tasoterän ansiosta saadaan aikaan erittäin hyvä pinnanlaatu.

Huomautus:

Kaikkien **4 särmän** käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään **aina määriteltyyn suuntaan**. GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 2,2, käytetään terän nro 674252 koko 9IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	SOMT 09T304
Kääntöterä-ruuvisarja	219810 (9IP; 2,2 Nm)
KiinnitysreiänØ	32 mm
Kokonaispituus L _{ges}	50 mm
Terän Ø D _c	100 mm
Terien lkm Z	8

varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Terien jako	epätasainen
Sisäjäähdytys	kyllä
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,2 Nm	211750 2,2
Kääntöteräruuvisarja10 osaa	219810
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 9IP	674252 9IP