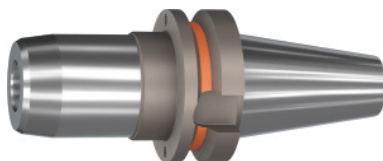


Garant**Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli AD, BT 30, Kiinnitys-Ø D1: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303471 16
GTIN	4067263239680
Tuoteluokka	31A

Kuvaus**Malli:**

- Pyörimistarkkuus $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätö $V = 10 \text{ mm}$).
- Joustava kavennusholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

Käyttö:

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

Toimitusehto:

Mukana pituudensäätöruuvi ja kuusioavain T-vääntimellä.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

Tekninen kuvaus

kierre M	M12×1
Ulkonema A-mitta	90 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	16 mm
L ₂	47,5 mm
Ø D ₂	38 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	63 mm

Ulko-Ø D	45 mm
Sovitin	BT 30
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Muoto	AD
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HSC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka