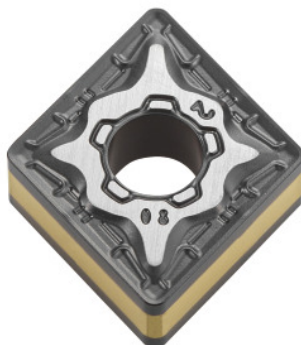


**CNMG 120404, Laji: IC8250****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 250270 IC8250 |
| GTIN         | 7291075329544 |
| Tuoteluokka  | 26B           |

**Kuvaus****Huomautus:**

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

**Tekninen kuvaus**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö | 150 - 380 m/min   |
| Laji                            | IC8250            |
| lastunmurtaja                   | M3P               |
| Pääkäyttöalue                   | P                 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä      | 4                 |
| Lastuamissyvyys $a_p$           | 0,5 - 5 mm        |
| Koneistusehto                   | kevyesti hakkaava |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely       |
| ISO-koodi-kääntöterä            | CNMG 120404       |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Nirkon säde        | 0,4 mm                          |
| Lastuava aine      | KM                              |
| Syöttö f           | 0,15 - 0,6 mm/kierr,            |
| Valmistajamerkintä | CNMG 120404-M3P IC8250          |
| Tuotetyyppi        | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |