




## TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu, Oikea, Ø-alue/ pisto DAXN-DAXX: 100-180mm

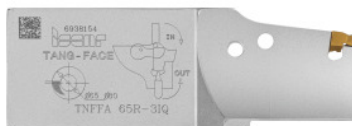

### Tilaustiedot

Tilausnumero	274202 100-180
GTIN	7291075311099
Tuoteluokka	26D

### Kuvaus

**Käyttö:**

Aksiaaliseen pistoon.

**Sopii:**

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

**Huom:**

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

### Tekninen kuvaus

Sarja	TANG-GRIP
Pistoleveys w	5 mm
Kokonaispituus L	90 mm
Pistosyvyys t <sub>max</sub>	35 mm
WF	9,7 mm
WB_2	18 mm
Toimintakorkeus h <sub>1</sub>	24,8 mm
Varren korkeus h <sub>5</sub>	32 mm
Valmistajamerkintä	TNFFA 100R-5IQ
Ulottuma	35 mm

Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin