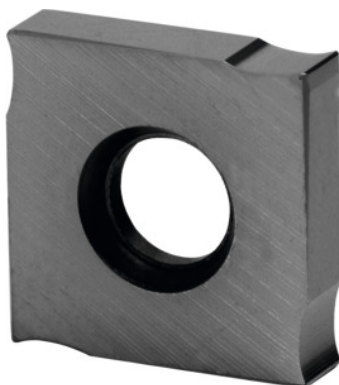


**Garant****SNHX 1207 Neutraali, Tyyppi: INOX****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218621 INOX
GTIN	4045197532213
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e$  max.**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f_z$ / hammas	0,13 mm
tyyppi	INOX
Viisteen leveys	0,25 mm
Laji	HB7535
Pinnoitus	pinnoitettu
Terän paksuus E	7,94 mm
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1207
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	7 mm

uranleveydelle a <sub>p</sub>	12; 16 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään