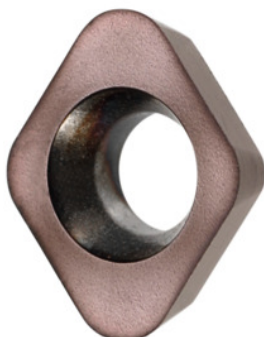


Garant**XDHW 10T310, HB7720, Tyyppi: ST1400****Tilaustiedot**

Tilausnumero	211902 ST1400
GTIN	4045197479662
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**Ohjelaastuamisarvot arvoille $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 2$ mm.Syöttö f_z : 0,2 mm**Tekninen kuvaus**

tyyppi	ST1400
Syöttö f_z	0,2 mm
Nirkon säde	1 mm
ISO-koodi-kääntöterä	XDHW 10T310
Laji	HB7720
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä jrsintään

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	270 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	240 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	200 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	170 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	150 m/min	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	130 m/min	H
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin	100 m/min	H
GG(G)	soveltuu	220 m/min	K
CuZn	sopii rajoituksin	500 m/min	N
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		