




## Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 42/3mm

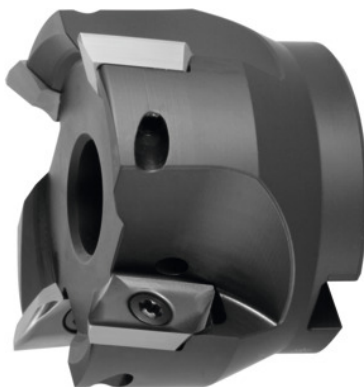

### Tilaustiedot

Tilausnumero	220803 42/3
GTIN	2050002058262
Tuoteluokka	28R

### Kuvaus

#### Malli:

Jyrsimen runko ja sylinterivarsi on tasapainotettu tasolle  $G = 6,3$  nopeudella 30000 rpm. Pisto jyrsin ja jyrsin, jossa modulaarinen liitäntä, ovat tasapainotettuja lukuun ottamatta suurnopeustyöstöä. Rakenne sallii kaikkien sädekääntöterien käytön  $r_e = 6,0$  mm:iin saakka ilman pitimen muokkausta ja pituuskorjausta.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus $L_{ges}$	45 mm
Kääntöterän ruuvi	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Terän Ø $D_c$	42 mm
Kiinnitysreiän Ø	16 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p\ max}$	16 mm
Sopiva kääntöterä	ZD.. 16M5
Terien lkm Z	3
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	4,4 astetta

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	32,5 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	68 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma $\kappa$	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229900
----------------	--------