


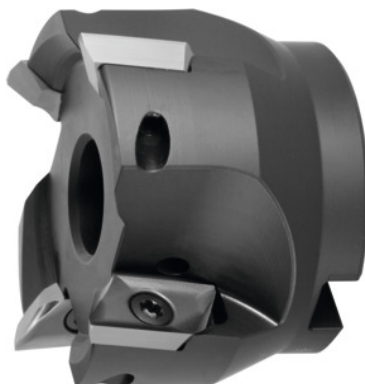

Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16, reiällä, Ø D / Terien lkm Z: 50/4mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	220803 50/4
GTIN	2050002058279
Tuoteluokka	28R

Kuvaus

Malli:

Jyrsimen runko ja sylinterivarsi on tasapainotettu tasolle $G = 6,3$ nopeudella 30000 rpm. Pisto jyrsin ja jyrsin, jossa modulaarinen liitäntä, ovat tasapainotettuja lukuun ottamatta suurnopeustyöstöä. Rakenteen sallii kaikkien sädekääntöterien käytön $r_e = 6,0$ mm:iin saakka ilman pitimen muokkausta ja pituuskorjausta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	45 mm
Sopiva kääntöterä	ZD.. 16M5
Kiinnitysreiän Ø	22 mm
enimmäistyöstösyvyys $a_{p max}$	16 mm
Terän Ø D_c	50 mm
Kääntöterän ruuvi	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun a_{max}	40,5 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	84 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	4 mm
Porrastuskulma α_{\max}	3,53 astetta
$\varnothing D_3$	34 mm
varren malli	reiällä
Asetuskulma κ	90 astetta
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Kulmajyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsimet
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	229900
----------------	--------