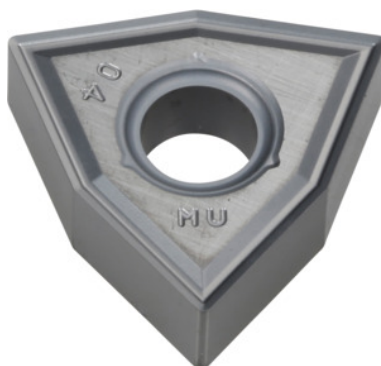


**WN.G 080404, Laji: SW05**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252112 SW05
GTIN	4960664630035
Tuoteluokka	25E

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 140 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Pääkäyttöalue	Ti
Syöttö f	0,1 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,5 - 2,5 mm
lastunmurtaja	MU
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	SW 05
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä