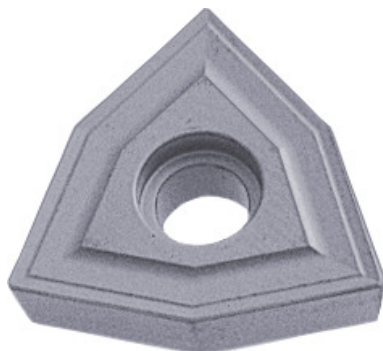


**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK6115, merkintä tyyppi W29: 34-000****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236860 34-000 |
| GTIN         |               |
| Tuoteluokka  | 24T           |

**Kuvaus****Sopii:**

nro 236650; 236660; 236685; 236686

**Huomautus:****Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

**Tekninen kuvaus**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| merkintä                                    | 34-000                |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,15 mm/kierr,        |
| ISO-koodi-kääntöterä                        | WOEX 06T304           |
| Laji  | BK6115                |
| tyyppi                                      | GG(G); ST900          |
| Lastuava aine                               | KM                    |
| Tuotetyyppi                                 | Kääntöterä poraukseen |

**Käyttäjätiedot**

|                               | <b>Sopivuus</b>   | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-koodi</b> |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|------------------|
| Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 300 m/min            | P                |
| Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 250 m/min            | P                |
| Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup> | soveltuu          | 200 m/min            | P                |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 160 m/min            | M                |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | soveltuu          | 160 m/min            | M                |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | sopii rajoituksin | 80 m/min             | S                |
| GG(G)                         | soveltuu          | 200 m/min            | K                |
| märkä enintään                | soveltuu          |                      |                  |