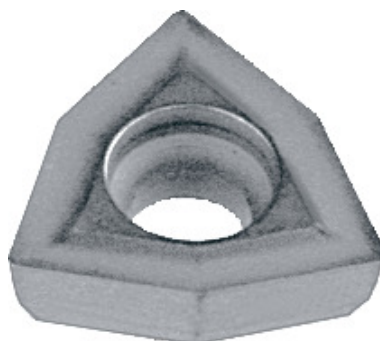


**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W29: 18-110****Tilastiedot**

Tilausnumero	236980 18-110
GTIN	4047109085688
Tuoteluokka	24T

**Kuvaus****Sopii :**

Nro 236630, 236635, 236650, 236685, 236686

**Huomautus:**

**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: Alu; CuZn

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 040304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/kierr,

**Tekninen kuvaus**

merkintä	18-110
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 040304
Laji	BK7710
tyyppi	Alu; CuZn
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
CuZn	soveltuu	300 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		