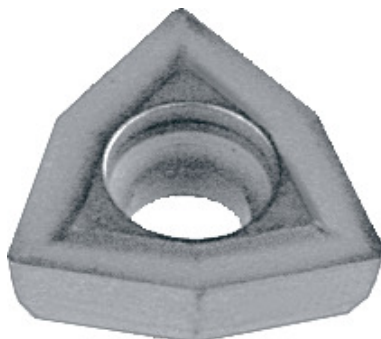


**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W29: 24-110****Tilastiedot**

Tilausnumero	236980 24-110
GTIN	4047109085695
Tuoteluokka	24T

Kuvaus**Sopii :**

nro 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Huomautus:

Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.

tyyppi: Alu; CuZn

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 05T304

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,14 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

merkintä	24-110
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ²	0,14 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	WOEX 05T304
Laji	BK7710
tyyppi	Alu; CuZn
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä poraukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alumiinimuovit	soveltuu	600 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	300 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	250 m/min	N
CuZn	soveltuu	300 m/min	N
Grafiitti, GFK, CFK	sopii rajoituksin	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		