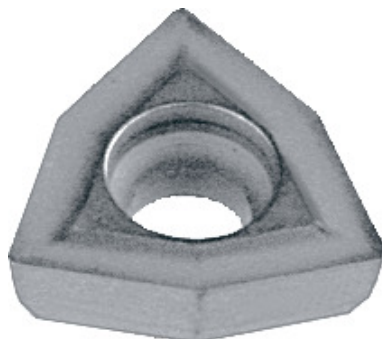


**KOMET® Unisix® -kääntöterä, BK7710, merkintä tyyppi W29: 42-110****Tilastiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 236980 42-110 |
| GTIN | 4047109085718 |
| Tuoteluokka | 24T |

Kuvaus**Sopii :**

nro 236650; 236660; 236685; 236686

Huomautus:**Annetut ohjelastuamisarvot koskevat mallia KUB Trigon®.**

tyyppi: Alu; CuZn

ISO-koodi-kääntöterä: WOEX 080404

Syöttö f teräksessä < 900 N/mm²: 0,16 mm/kierr,**Tekninen kuvaus**

| | |
|---|-----------------------|
| merkintä | 42-110 |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm ² | 0,16 mm/kierr, |
| ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 080404 |
| Laji | BK7710 |
| tyyppi | Alu; CuZn |
| Lastuava aine | KM |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä poraukseen |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alumiinimuovit | soveltuu | 600 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 300 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 250 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 300 m/min | N |
| Grafiitti, GFK, CFK | sopii rajoituksin | 150 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |