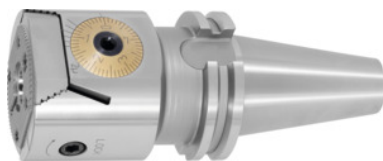


**Garant****Karanpää Ø 9,75 – 320 mm, Liitäntä: SK40**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	237546 SK40
GTIN	4045197608536
Tuoteluokka	29W

## Kuvaus

**Malli:**

Monoblock tai HW63-liitännällä. Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

**Varaosa:**

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Sisäjähdytys: kyllä

Ulko-Ø D<sub>1</sub>: 63 mm

Hyötypituus L<sub>1</sub>: 81 mm

Ulottuma A: 91 mm

## Tekninen kuvaus

Liitäntä	SK40
Ulko-Ø D <sub>1</sub>	63 mm
Hyötypituus L <sub>1</sub>	81 mm
Ulottuma A	91 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Karatyökalu