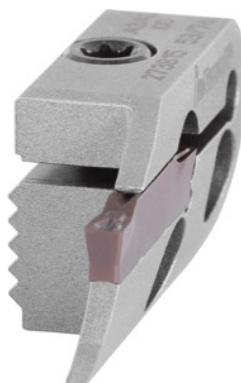


Garant**Teränpidin kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 53/76mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273815 53/76
GTIN	4045197500090
Tuoteluokka	21W

Kuvaus**Malli:**

Hammastetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimen välinen liitos ja tarkka kiinnitys.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimien nro 273800 – 273811 kanssa.

Varaosa:

Kiristysruuvi nro 279815 9.

Huom:

Ilman kiinnitysrivejä (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Huomautus:

D_1 = pienin Ø 1. pistolle / D_2 = suurin Ø 1. Pisto.

Teknologia-arvoja on alennettava 30–50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Pistoleveys w: 3 mm

enimmäistyöstösyvyys t_{max} : 13 mm

Tekninen kuvaus

enimmäistyöstösyvyys t_{max}	13 mm
--------------------------------	-------

enintään 1. piston $\varnothing D_2$	76 mm
vähintään 1. piston $\varnothing D_1$	53 mm
Käyttötapa	Oikea
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi	279910
Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9