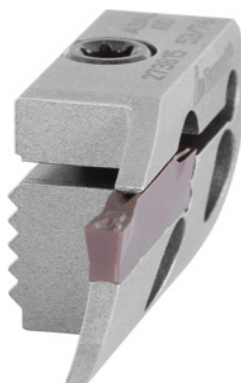


**Garant**
**Teränpidin kupera otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 52/72mm**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 273817 52/72  |
| GTIN         | 4045197537867 |
| Tuoteluokka  | 21W           |

**Kuvaus**
**Malli:**

Hammastetun kosketuspinnan ansiosta erittäin tiukka teränpitimen ja kiinnityspitimen välinen liitos ja tarkka kiinnitys.

**Käyttö:**

Yhdessä kiinnityspitimien nro 273800 – 273811 kanssa.

**Varaosa:**

Kiristysruuvi nro 279815 9.

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

$D_1$  = pienin Ø 1. pistolle /  $D_2$  = suurin Ø 1. Pisto.

Teknologia-arvoja on alennettava 30–50 % kiinnitystilanteesta ja materiaalista riippuen.

Pistoleveys w: 4 mm

enimmäistyöstösyvyys  $t_{max}$ : 15 mm

**Tekninen kuvaus**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| enintään 1. piston Ø $D_2$ | 72 mm |
|----------------------------|-------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| vähintään 1. piston $\varnothing D_1$ | 52 mm      |
| enimmäistyöstösyvyys $t_{\max}$       | 15 mm      |
| Käyttötapa                            | Oikea      |
| Pistoleveys w                         | 4 mm       |
| Tuotetyyppi                           | Teränpidin |

---

## Tarvikkeet

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Kiinnitysruuvi          | 279910   |
| Kiinnitysruuvi Tyyppi 9 | 279815 9 |