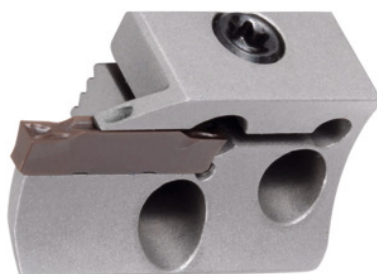


**Garant****eco-teränpidin kovera otsapistoon, Oikea, Ø-alue Pisto D1 / D2: 67/100mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	273890 67/100
GTIN	4045197516664
Tuoteluokka	21W

**Kuvaus****Käyttö:**

Yhdessä GARANT eco -kiinnityspidinten nro **273840 – 273851 kanssa.**

**Huom:**

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

**Huomautus:**

$D_1$  = vähimmäis-Ø 1. pistolle /  $D_2$  = enimmäis-Ø 1. pistolle.

Sisäjähdytys: kyllä

Pistoleveys w: 3 mm

enimmäistyöstösyvyys  $t_{max}$ : 13 mm

Kiinnitysruuvi: 279815 9

**Tekninen kuvaus**

vähintään 1. piston Ø $D_1$	67 mm
enimmäistyöstösyvyys $t_{max}$	13 mm
enintään 1. piston Ø $D_2$	100 mm
Sarja	Eco
Kiinnitysruuvi	279815 9
Käyttötapa	Oikea

Sisäjäähdytys	kyllä
Pistoleveys w	3 mm
Tuotetyyppi	Teränpidin

---

## Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 9	279815 9
Kiinnitysruuvi	279910