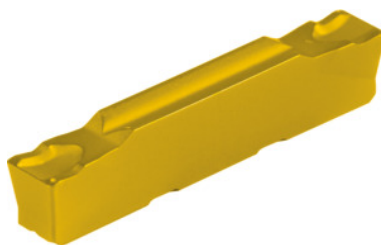


Garant**Pistoleikkuu uurto, HB7215, Pistoleveys w: 4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	273706 4
GTIN	4045197502773
Tuoteluokka	21J

Tekninen kuvaus

Pistoleveys w	4 mm
Pistoleveystoleranssi w	± 0,04 mm
Syöttö f	0,08 - 0,26 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
Oheiskäyttö	P
Koneistusehto	jatkuva
Laji	HB7215
Kulman säde R	0,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Kääntöteräprofiili	Neutraali
Tuotetyyppi	Kääntöterä pistosorvaukseen

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	300 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	250 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	210 m/min	P
GG(G)	soveltuu	280 m/min	K
jatkuva	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		