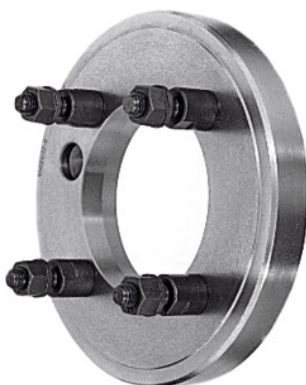


**Lyhytkartiotakalaippa DIN 55027, Ø d1 / kartioon: 315/8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	317500 315/8
GTIN	4019208033549
Tuoteluokka	33R

Kuvaus**Malli:**

Koneen puolelta valmiiksi työstetty, istukan puolelta tasosorvattu.

Käyttö:

Jälkiasennukseen sorvinistukoihin lieriökiinnityksellä DIN 6350 A -standardin mukaan. **Pienen ulkoneman johdosta on suositettava lyhytkartiolla varustettuja sorvinistukoita.**

DIN 55027 tai ISO 702/III (vanhaa standardia **DIN 55022** vastaava) -standardien mukaisille karanpäille sidepulteilla ja laippamuttereilla.

Raaka-aine:

C45-teräs

Tekninen kuvaus

Paksuus B	26 mm
Kartion Ø d ₂	139,735 mm
Sidepulttien lukumäärä	4
Ulko-Ø d ₁	315 mm

Kartion koko	8
Tuotetyyppi	Sorvausistukan varusteet