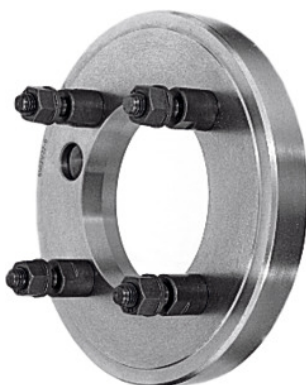


**Lyhytkartiotakalaippa DIN 55027, Ø d1 / kartioon: 400/11mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	317500 400/11
GTIN	4019208078793
Tuoteluokka	33R

**Kuvaus****Malli:**

Koneen puolelta valmiiksi työstetty, istukan puolelta tasosorvattu.

**Käyttö:**

**Jälkiasennukseen** sorvinistukoihin lieriökiinnityksellä DIN 6350 A -standardin mukaan. **Pienen ulkoneman johdosta on suositettava lyhytkartiolla varustettuja sorvinistukoita.**

**DIN 55027** tai ISO 702/III (vanhaa standardia **DIN 55022** vastaava) -standardien mukaisille karanpäille sidepulteilla ja laippamuttereilla.

**Raaka-aine:**

C45-teräs

**Tekninen kuvaus**

Kartion koko	11
Ulko-Ø d <sub>1</sub>	400 mm
Kartion Ø d <sub>2</sub>	196,885 mm
Paksuus B	31 mm

Sidepulttien lukumäärä	6
Tuotetyyppi	Sorvausistukan varusteet