


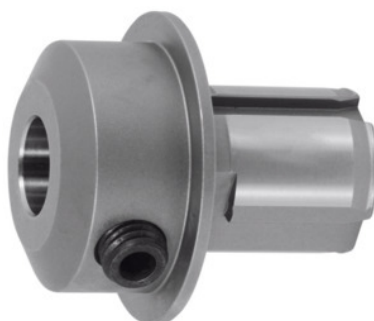

## Lyhytreikäporan pidin VARIA, V5, Kiinnitys-Ø D1: 6mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	319829 6
GTIN	2050001077929
Tuoteluokka	33E

### Kuvaus

#### Etu:

- **Pikavaihto, vain yksi kiinnityskohta**
- **Työkalut ovat esiasetettuina koneessa.**
- **Työkalun vaihto ilman tapaturmariskiä.**
- **Lyhyt rakenne.**
- **Vähäiset asetuskustannukset.**

#### Käyttö:

Vääntötasollisten työkalujen kiinnittämiseen.

#### Huomautus:

Suurin kiristysmomentti VX3 ja VX4 arvolla 5,7 Nm, saavutettavissa sopivalla momenttiavaimella nro 211750 koko 5,7. Suurin kiristysmomentti V5:lle 10 Nm. Älä kierrä yli vasteen holkkeja irrotettaessa.

Erikoislyhyt malli saatavilla tilauksesta. Suosittelemme Varia-työkalunpitimien ja vaihto-osien puhdistukseen EWS Clean ja puhdistussarjaa.

### Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ulkonema A-mitta	19 mm

Ulko-Ø D	25 mm
Sovitin	V5
Tuotetyyppi	Weldonistukka