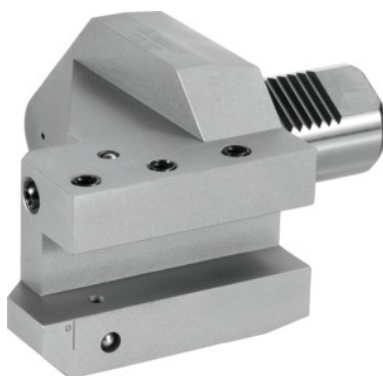


Garant**eco-peruspäidin aksiaalinen, eteenpäin, Varren Ø d1/työkäluvarsi: 40/25 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	319195 40/25
GTIN	4045197639868
Tuoteluokka	31V

Kuvaus**Malli:**

- **Hiiletyskarkaistu 58 HRC ± 2.**
- **Kaikki toimintapinnat ovat hiotut.**
- **Kuulasuihikutussuuttimin.**

Sopii :

tuotteelle MAZAK QuickTurn Nexus 200IIM / 250IIM / MS / MY / MSY (12-kertainen).

Tekninen kuvaus

Varren Ø d ₁	40 mm
Varren nelikulmio	25 mm
Tuotetyyppi	VDI-työkäluistukka