


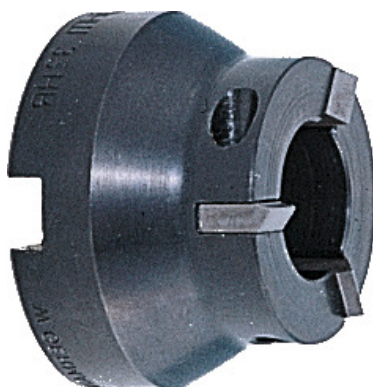

Vääntiökiekko Vasen, Työalueen Ø: 41-80 mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 327650 41-80 |
| GTIN | 4019208019970 |
| Tuoteluokka | 35R |

Kuvaus

Malli:

Vääntiökiekot **vaihdettavilla kovametallivääntiölevyillä.**

Käyttö:

Sarjojen nro 327450; 327460 tilalle tai työstöalueen laajentamiseen sekä rungoille nro 327520; 327540.

Kiinnityskehän Ø A: 40 mm

Ulko-Ø B: 40 mm

Pituus C: 24 mm

siihen sopiva keskiökärjen Ø D: 16 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------------|------------|
| Pituus C | 24 mm |
| Kiinnityskehän Ø A | 40 mm |
| Ulko-Ø B | 40 mm |
| Työalueen Ø | 41 - 80 mm |
| siihen sopiva keskiökärjen Ø D | 16 mm |

Tuotetyyppi

Vääntiökärki