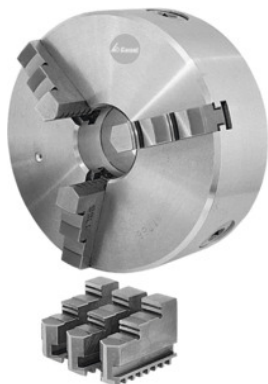


**Garant**

**Kolmileukainen sorvinistukka terästä, lyhytkartiokiinnitys, DIN 702-2, Ulko-Ø A / kartio: 160/4mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	310670 160/4
GTIN	4045197152114
Tuoteluokka	31R

**Kuvaus****Malli:**

- Käsikäyttöinen, kierukkarenkaalla varustettu, keskittävä sorvinistukka.
- Teräksinen rungon pienennetty paino ja massahitaus.
- Kierukkarengas muottiintaottu, tasapainotettu ja karkaistu.
- Kierukan viisteet ja leukojen kierteiden viisteet ovat hiottuja.
- Hyvä pyörintätarkkuus.

**Käyttö:**

**Sorvinistukka kiinnitetään joskus ilman välilaippaa suoraan karanpäähän.**

Tarkoitettu DIN 55029 -standardin mukaisille karanpäille, joissa on **Camlock-sidepultit**.

**Standardi:**

**DIN 702-2.**

**Toimituksen sisältö:**

1 kiinnitysavain ja kiinnitysruuvit tai -pultit jokaista sorvausistukkaa varten.

1 sarja kääntöleukoja, **joissa on linssihammastus.**

**Erikoistarvike:**

**Vara- ja lisäleuat** – katso nrot 314000 – 315200. **Lastusuoja** – katso nro 312800.

**Huomautus:**

Kiilatankosorvausistukat katso nro 313120 – 313140.

DIN 702-2 vastaa vanhaa DIN 55027 -standardia.  
 Värikoodi tarvikkeille: Röhм-tasokierreistukka ja leuka  
 Aukko E: 42 mm  
 Korkeus ilman leukoja H<sub>1</sub>: 66 mm  
 Korkeus leukoineen H<sub>2</sub>: 92 mm  
 Sidepulttien lukumäärä: 3  
 Sidepulttien koko: 7/16–20  
 Avainnelikulma K: 10 mm

## Tekninen kuvaus

Aukko E	42 mm
Enimmäiskierros-luku	4000 min <sup>-1</sup>
Korkeus leukoineen H <sub>2</sub>	92 mm
Sidepulttien lukumäärä	3
Kartion koko	4
Ulko-Ø A	160 mm
Avainnelikulma K	10 mm
Paino	9,5 kg
Sidepulttien koko	7/16–20
Korkeus ilman leukoja H <sub>1</sub>	66 mm
Standardi	DIN 702-2
Värikoodi tarvikkeille	Röhм-tasokierreistukka ja leuka
Tuotetyyppi	3-leukaistukat

## Tarvikkeet

Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160 mm	314600 160
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160 mm	314020 160
Porausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 160	315000 160
Työkappaleen tuki, perusmoduuli Korkeus h 15 mm	313036 15
Pehmeäleukasarja, 3-os., pehmeä Istukkatyypille 160 mm	314620 160

Sorvausleukasarja, 3-os., kova Istukkatyypille 160	315200 160
Työkappaleen tuki Korkeus h 15 mm	313033 15
Perusleukasarja, 3-os., karkaistu Istukkatyypille 160 mm	314000 160