


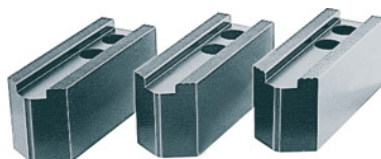

Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 254



Tilaustiedot

Tilausnumero	313760 254
GTIN	4019208193816
Tuoteluokka	32R

Kuvaus

Malli:

Hienojyrsitty ura ja hammastus.

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

Raaka-aine:

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

Sopii :

Voimakäyttöiset istukat valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

Erikoistarvike:

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

Huomautus:

· **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**

· **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Sopii värikoodiin: Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat

Pituus L: 125 mm

Leveys B: 40 mm

Korkeus H: 40 mm

Reikäväli a: 30 mm

Reikäväli b: 30 mm

Uraleveys D: 16 mm

Tekninen kuvaus

Korkeus H	40 mm
-----------	-------

Leveys B	40 mm
Pituus L	125 mm
Reikäväli a	30 mm
kierteelle DIN 912	M12
Reikäväli b	30 mm
Istukkatyypille	254 mm
Uraleveys D	16 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka