


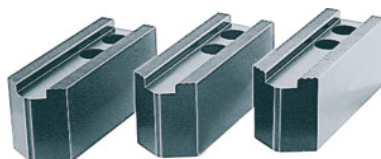

## Päällileukasarja, 3 osaa, Istukkatyypille: 210



### Tilaustiedot

Tilausnumero	313760 210
GTIN	4045197152329
Tuoteluokka	32R

### Kuvaus

**Malli:**

**Hienojyrsitty** ura ja hammastus.

Viistetty pientä kiinnityshalkaisijaa varten.

**Raaka-aine:**

Laatutuote, materiaalina 16MnCr5.

**Sopii :**

**Voimakäyttöiset istukat** valmistajilta Schunk, Röhmm ja muut.

**Erikoistarvike:**

Urakappaleet nro 313505 – 313605.

**Huomautus:**

· **Sorvi-istukkaan sovittamiseksi vertaa hammastus, uran leveys (D) ja reikien etäisyydet (a, b).**

· **Pehmeät alumiiniset päällileuat pyynnöstä.**

Sopii värikoodiin: Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat

Pituus L: 102 mm

Leveys B: 35 mm

Korkeus H: 40 mm

Reikäväli a: 20 mm

Reikäväli b: 25 mm

Uraleveys D: 14 mm

### Tekninen kuvaus

Reikäväli a	20 mm
-------------	-------

Pituus L	102 mm
Uraleveys D	14 mm
Istukkatyypille	210 mm
Reikäväli b	25 mm
Korkeus H	40 mm
kierteelle DIN 912	M12
Leveys B	35 mm
Sopii värikoodiin	Schunk-voimakäyttöistukat ja -leuat
Tuotetyyppi	Voimakäyttöinen sorvausistukkaleuka