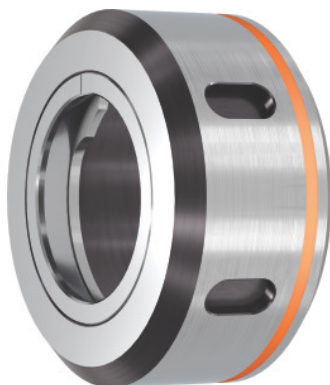


Garant**ER-liukulaakerin kiinnitysmutteri, ER-holkeille: 25****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309612 25
GTIN	4045197645685
Tuoteluokka	31Z

Kuvaus**Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Liukulaakerin ansiosta pienempi kitkakerroin ja suurempi kiristysvoima. **Urilla.**

Sopii:

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

Erikoistarvike:

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

Huomautus:

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	20,5 mm
Kierre	M32×1,5
ER-holkeille	25 mm
Suurin kiristysmomentti	140 Nm

Ulko-Ø D	42 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min ⁻¹
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri