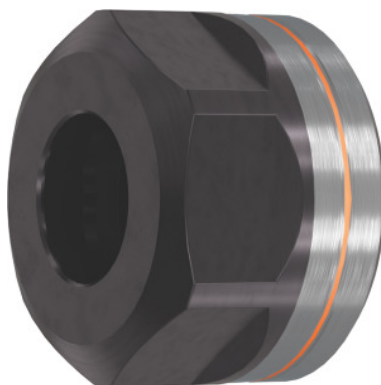


**Garant****ER-kiristysmutteri High Speed, ER-holkeille: 16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	309610 16
GTIN	4045197291974
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus****Malli:**

Kiinnittimen kierteet ja kartio hiottuja parhaan pyörintätarkkuuden saavuttamiseksi. Mutterit pinnoitettu: pienempi kitkakerroin ja **suurempi kiristysvoima** sekä korkea kulutus- ja korroosionkestävyys. **Kuusikulma** AV 25.

**Sopii:**

Kaikki ER-vakiokiristysholkki-istukat.

**Erikoistarvike:**

ER-kiristysavain nro 309680 – 30 9740.

Yksipäinen kiintoavain (kokoon 16), nro 613300 koko 25.

**Huomautus:**

Istukka ja kiinnitysmutteri tasapainotettu erikseen!

**Tekninen kuvaus**

ER-holkeille	16 mm
Suurin kiristysmomentti	80 Nm
Kokonaispituus L	18 mm

Kierre	M22×1,5
Ulko-Ø D	28 mm
Standardi	DIN 6499 D
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

---

## Tarvikkeet

Yksipäinen kiintoavain Avainkoko 25 mm	613300 25
--	-----------