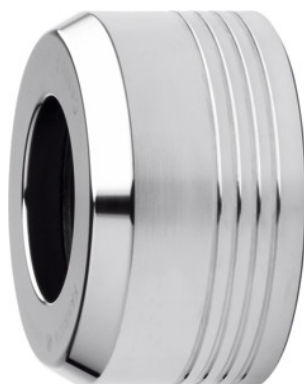


FAHRION®
FAHRION® QUALITÄTSWERKZEUGE
ER-kiristysmutteri CENTRO P Vakio, Tyyppi CP ER:lle: 16

Tilaustiedot

Tilausnumero	309655 16
GTIN	2050001704856
Tuoteluokka	34F

Kuvaus
Malli:

Trapetsikierre suuren kiinnitysvoiman tuottamiseksi. Erikoispitkä ER-kiristysmutterin kaksoisohjain. ER-kiristysmutterit
 Pinnoitus vähentää **kitkaa**.

Mini = kaikki koot **"M"**, erittäin kapea rakenne.

MiniSchlank = koko **"MS"**, erittäin superkapea rakenne.

Kartio = kaikki **koot "C"**.

Vakio= kaikki muut koot.

ER-kiristysmutteri CP, **ei sovellu tiivistysrenkaille HP.**

Sopii:

FAHRION ER-kiristysholkki-istukka CENTRO P ja FAHRION ER-kiristysholkki-istukka HDC.

Erikoistarvike:

Tiivistysrenkaat nro 309666 – 309668, ER-tarkkuuskiristysholkit nro 308878 - 308992, kiristysavaimet nro 309754 – 309756, HP-kiristysholkit nro 309365 - 309379.

Huomautus:

FAHRION-järjestelmän tyyppin CP ER-kiristysmutterit ja tyyppin HP tiivistysrenkaat **eivät sovi muihin järjestelmiin!**

FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P. Voidaan kiristää vain nimellismittaan (ei ohitusta!)

Kiinnitysalue: 1 - 10 mm

Kokonaispituus L: 23,4 mm
Ulko-Ø D: 30 mm
Suurin kiristysmomentti: 55 Nm
Kierre: Tr22×1,5

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	23,4 mm
Kiinnitysalue	1 - 10 mm
Suurin kiristysmomentti	55 Nm
Ulko-Ø D	30 mm
Sarja	Centro P
Kierre	Tr22×1,5
Tuotetyyppi	Kiristysmutteri

Tarvikkeet

CP-pyöräavain momenttiavaimen Tyyppi 16	309756 16
CP-pyöräavain Tyyppi 16	309754 16