


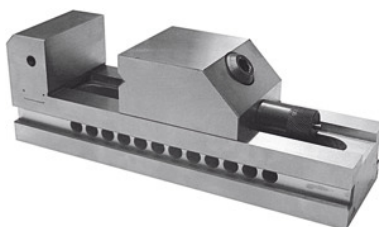

Hionta- ja tarkastusruuvipenkki ilman karaa, Leukaväli A: 45mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	363650 45
GTIN	4045197313607
Tuoteluokka	38F

Kuvaus

Malli:

· **Karkaistua terästä; kauttaaltaan tarkkuushiottu.**

Kiinnitys mahdollista neljälle eri puolelle (pohja-, otsa- ja sivupinnoille).

Liikkuva leuka työnnetään käsin kiinni työkappaleeseen ja kiristetään. **Vapautettaessa liikkuva leuka irtoaa työkappaleesta automaattisesti.**

Toiminto:

Alasvetojärjestelmä – liikkuva leuka painaa alaspäin kiinnityspuristuksen ansiosta, jolloin työkappale ei kohoa eikä tärise työstettäessä.

Käyttö:

Tarkkaan työstöön ja tarkistukseen.

Tarkkuus:

Alle **0,003 mm** / 100 mm (järjestelmätarkkuus).

Tekninen kuvaus

Paino	1,3 kg
Kokonaispituus a	160 mm
Suurin kiristysalue b	85 mm
Leukaväli A	45 mm
Leukojen korkeus C	20 mm
Kokonaisleveys B	45 mm

Tuotetyyppi

Tarkistusruuvipenkki