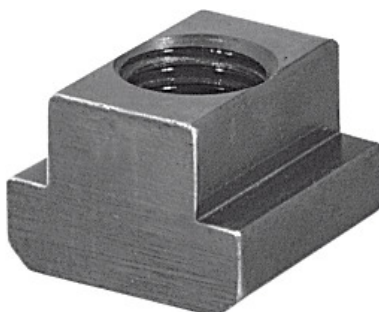


**T-urakappale, M12, T-uran nimellismitalle: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370540 14
GTIN	4020772080044
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Käyttö:**

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

**Standardi:****DIN 508****Raaka-aine:**

Nuorrutusterästä, lujuus 10

**Huomautus:**

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

**Tekninen kuvaus**

T-uran nimellismitta	14 mm
Pituus	22 mm
Korkeus k	8 mm
Leveys e	22 mm
Leveys a	13,7 mm
tyyppi	508

Standardi	DIN 508
Kierteen koko	M12
Kierteellinen	kyllä
Materiaali	Nuorrutusterästä
Lujuusluokka	10
Tuotetyyppi	Urakappale