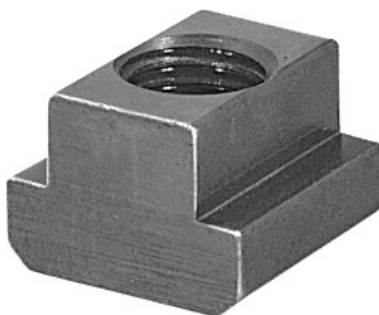


**T-urakappale, M12, T-uran nimellismitalle: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370540 18
GTIN	4020772158903
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Käyttö:**

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Korkeus k	10 mm
Leveys e	28 mm
Pituus	28 mm
T-uran nimellismitta	18 mm
Leveys a	17,7 mm
tyyppi	508

Standardi	DIN 508
Kierteen koko	M12
Kierteellinen	kyllä
Materiaali	Nuorrutusterästä
Lujuusluokka	10
Tuotetyyppi	Urakappale