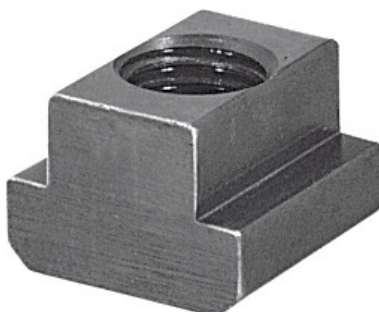


**T-urakappale, M16, T-uran nimellismitalle: 18mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370560 18
GTIN	4020772080068
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Käyttö:**

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

**Standardi:**

**DIN 508**

**Raaka-aine:**

Nuorrutusterästä, lujuus 10

**Huomautus:**

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

**Tekninen kuvaus**

T-uran nimellismitta	18 mm
Korkeus k	10 mm
Pituus	28 mm
Leveys e	28 mm
Leveys a	17,7 mm
tyyppi	508

Standardi	DIN 508
Kierteen koko	M16
Kierteellinen	kyllä
Materiaali	Nuorrutusterästä
Lujuusluokka	10
Tuotetyyppi	Urakappale