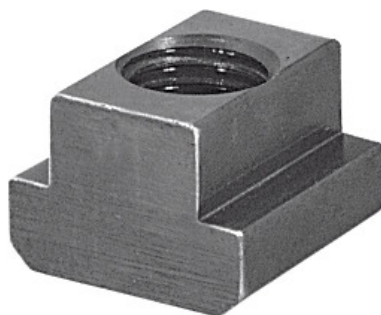


**T-urakappale, M10, T-uran nimellismitalle: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370530 12
GTIN	4020772080037
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Käyttö:**

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:**DIN 508****Raaka-aine:**

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Korkeus k	7 mm
Leveys e	18 mm
Pituus	18 mm
Kapp.korkeus	14 mm
T-uran nimellismitta	12 mm
Leveys a	11,7 mm

tyyppi	508
Standardi	DIN 508
Kierteen koko	M10
Kierteellinen	kyllä
Materiaali	Nuorrutusterästä
Lujuusluokka	10
Tuotetyyppi	Urakappale