


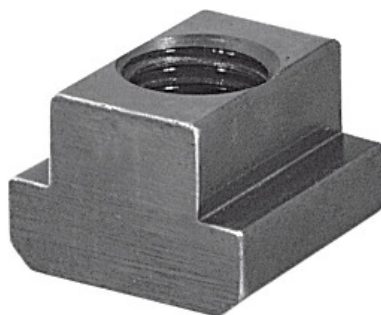

T-urakappale, M16, T-uran nimellismitalle: 22mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	370560 22
GTIN	4020772155636
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Pituus	35 mm
Korkeus k	14 mm
T-uran nimellismitta	22 mm
Kapp.korkeus	28 mm
Leveys e	35 mm
Leveys a	21,7 mm

tyyppi	508
Standardi	DIN 508
Kierteen koko	M16
Kierteellinen	kyllä
Materiaali	Nuorrutusterästä
Lujuusluokka	10
Tuotetyyppi	Urakappale