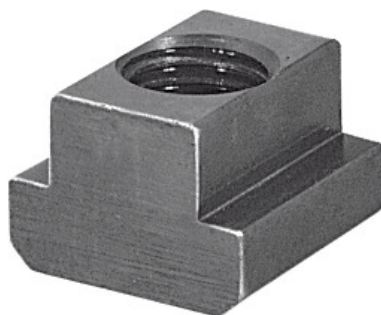


**T-urakappale, M10, T-uran nimellismitalle: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	370530 16
GTIN	4020772080365
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Käyttö:**

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Korkeus k	9 mm
Pituus	25 mm
Leveys e	25 mm
T-uran nimellismitta	16 mm
Kapp.korkeus	18 mm
Leveys a	15,7 mm

tyyppi	508
Standardi	DIN 508
Kierteen koko	M10
Kierteellinen	kyllä
Materiaali	Nuorrutusterästä
Lujuusluokka	10
Tuotetyyppi	Urakappale