


Mitutoyo

Digitaalinen konepaja-työntömitta mittauskärjillä, Mittausalue: 1000mm

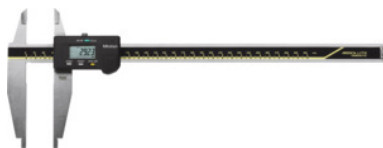

Tilaustiedot

Tilausnumero	415350 1000
GTIN	4946368124872
Tuoteluokka	44A

Kuvas

Malli:

Mittautulos näytetään helppolukuisilla numeroilla.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko 357.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 497080 ja 497100.

Tekninen kuvaus

Leukapituus	150 mm
Mittausalue	0 - 1000 mm
Kalibrointi	A1
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Lukema	0,01 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 357
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE	±0,07 mm
Standardi	ISO 13385
Liitäntä	USB-liitäntä.

Liitântä	Digimatic-liitântä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Raaka-aine	INOX
kaikki osat	Karkaistu
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021000 1000
DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 1000 mm	021010 1000

Tarvikkeet

LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D2	497100 D2
Liitântäkaapeli Tyyppi D2	497080 D2
Liitântäkaapeli Tyyppi USB2	497080 USB2
Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi 357	081560 357
Liitântäkaapeli Tyyppi D1	497080 D1
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi USB2	497100 USB2
LiitântäkaapeliDatapainike Tyyppi D1	497100 D1