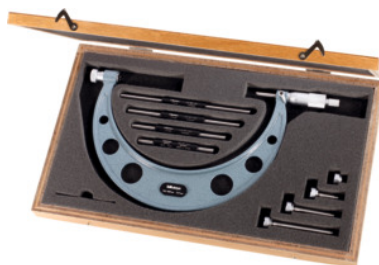


**Mitutoyo****Suuri kaarimikrometri, Mittausalue: 600-700mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	420810 600-700
GTIN	2050001059987
Tuoteluokka	44A

**Kuvaus****Malli:**

Mittauskara ja mittauspinnat on karkaistu ja hiottu; lukitus kiinnitysvivulla. Tuntoräikkä. Heijastamattomaksi kromattu mittarumpu, 50-osainen jako sekä siististi kaiverretut mustat jakoviivat ja luvut.

**Neljällä helposti vaihdettavalla mittausalasimella saavutetaan 100 mm:n mittausalue kokoa kohden.**

**Tekninen kuvaus**

Säätömittojen määrä	4
Lukema	0,01 mm
Mittarummun Ø	21 mm
Mittauskärkien määrä	4
Paino	12,4 kg
Karan Ø	8 mm
Mittarummun asteikko	1/50 mm
Karan mittausalue	25 mm
Mittausalue	600 - 700 mm

Kalibrointi	S3
virheraja	3 µm
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Kaarimikrometri

### Palvelut

KalibrointiKaarimikrometrit pidennyksillä Mittausalue  
600-700 mm

020450 600-700