


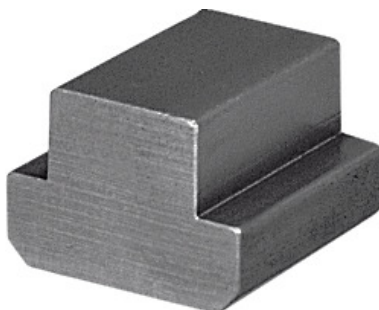

T-urakappale Aihio, T-uran nimellismitta: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375320 10
GTIN	4020772084523
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Urakappaleiden valmistukseen kappaleissa, joissa epätavallinen kierre.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, nuorruttamattomana (= aihio, ilman kierrettä)

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Kapp.korkeus	12 mm
T-uran nimellismitta	10 mm
Leveys a	9,7 mm
Leveys e	15 mm
Korkeus k	6 mm
tyyppi	508

Tuotetyyppi

Urakappale