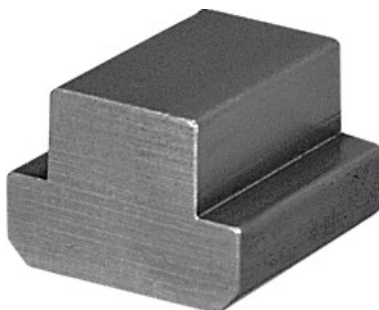


**T-urakappale Aihio, T-uran nimellismitta: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375320 12
GTIN	4020772084530
Tuoteluokka	35A

Kuvaus**Käyttö:**

Urakappaleiden valmistukseen kappaleissa, joissa epätavallinen kierre.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, nuorruttamattomana (= aihio, ilman kierrettä)

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Leveys a	11,7 mm
T-uran nimellismitta	12 mm
Kapp.korkeus	14 mm
Leveys e	18 mm
Korkeus k	7 mm
tyyppi	508

Tuotetyyppi

Urakappale