


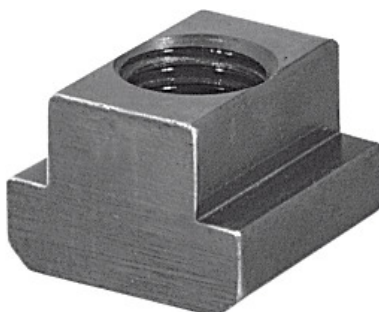

T-urakappale Kierteellinen, T-uran nimellismitta: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375315 6
GTIN	4020772080006
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Käyttö:

Yhdessä vaarnaruuvien kanssa standardin mukaisesti.

Standardi:

DIN 508

Raaka-aine:

Nuorrutusterästä, lujuus 10

Huomautus:

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

Tekninen kuvaus

Leveys a	5,7 mm
T-uran nimellismitta	6 mm
Kapp.korkeus	8 mm
Kierre	M5
Leveys e	10 mm
Korkeus k	4 mm

tyyppi	508
Tuotetyyppi	Urakappale