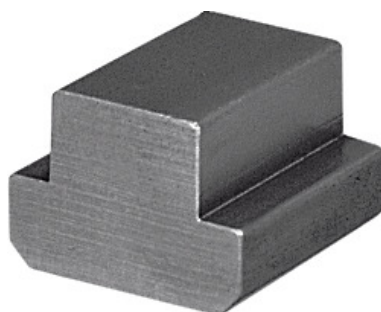


**T-urakappale Aihio, T-uran nimellismitta: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375320 20
GTIN	4020772084578
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Käyttö:**

Urakappaleiden valmistukseen kappaleissa, joissa epätavallinen kierre.

**Standardi:****DIN 508****Raaka-aine:**

Nuorrutusterästä, nuorruttamattomana (= aihio, ilman kierrettä)

**Huomautus:**

Täysi kuormitettavuus vain ruuvattaessa **koko** kierteen pituudella.

**Tekninen kuvaus**

T-uran nimellismitta	20 mm
Leveys a	19,7 mm
Kapp.korkeus	24 mm
Leveys e	32 mm
Korkeus k	12 mm
tyyppi	508

Tuotetyyppi

Urakappale