


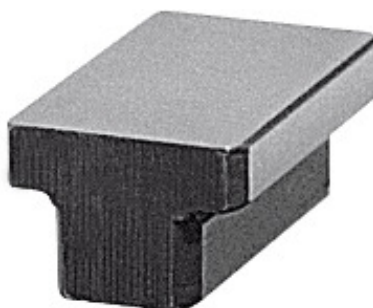

## Irtourakappale hiottu säätämiseen, Koneen uramitta b1: 18mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	375375 18
GTIN	4020772071868
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

**Malli:**

Pinta on tarkasti hiottu, joten kiinnittimet, koneruuvipuristimet ja eri kojeet voidaan suunnata nopeasti työkalutyöstökoneiden pöytäurien mukaisesti. Mittakelloa ei enää tarvita.

**Käyttö:**

Nämä irtourakappaleet työnnetään sivuttain uriin kiinnittimen karkean suuntaamisen jälkeen.

**Alaspäin ulkonevat urakappaleet eivät tällöin vaikeuta kiinnittimen siirtämistä eivätkä voi vahingoittaa konepöytää.** Koneetta kohden riittää 2 urakappaletta tai 4 kpl kaksoiskiinnitykseen.

**Standardi:**

**DIN 6323**

**Raaka-aine:**

C 15 -terästä, hiiletyskarkaistu.

### Tekninen kuvaus

Koneen uramitta b <sub>1</sub>	18 mm
Pituus	32 mm
Laitteen uramitta b <sub>2</sub>	20 mm
Korkeus H <sub>1</sub>	5,5 mm

Korkeus H	14 mm
tyyppi	6323
Tuotetyyppi	Urakappale