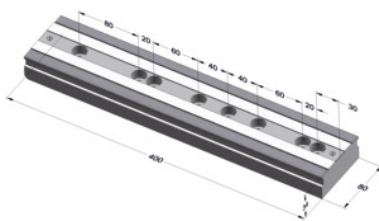


**Garant****Monikiinnityskisko 80, Viivaimen pituus: 400mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360080 400
GTIN	4045197479990
Tuoteluokka	310

**Kuvaus****Malli:**

- Kaikki työpinnat tarkkuushiottu, paritarkkuus 0,03 mm.
- Pohjakiskot ja leuat on pintakarkaistu.
- Kompakti modulaarinen rakenne, suuri kiristysvoima jopa 20 kN, suurin kiristysmomentti 25 Nm.
- Kaavio kiinnitysrei'istä sarjavalmisteteista GARANT ZeroClamp - nollapistekiinnitysjärjestelmää varten (pistomitta 200 mm), tai käyttämällä kiinnitys- tai reikälevyjä tai kiinnitysrautoja.
- Viivain peruskiskopinnalla mahdollistaa nopeasti toistettavan puristusleukojen asettelun kiinnityskiskojen hammastukseen.
- Helppo kiinnitys vääntömomenttiavaimella.

**Käyttö:**

- 5 sivun työstöön moniakselisissa työstökeskuksissa.
- Taloudellinen ratkaisu käytettäväksi GARANT ZeroClamp - nollapistekiristysjärjestelmässä, lavoitus- tai automaatiojärjestelmissä tai suoraan konepöydässä tai kiinnitystorneissa.

**Erikoistarvike:**

Kiinnitysleukamuunnelmat, magneettilista, työkalutuet katso nro 360084 – 360096.

Momenttiavain nro 656050 koko 60, kiinnityspultti nro 360025 koko 12M10, kiinnitysrauta nro 360127

**Huomautus:**

Momenttiavain, katso nro 656050 koko 25, kiristyspultti nro 360025 koko 12M10.

## Tekninen kuvaus

Viivaimen pituus	400 mm
Korkeus H	35 mm
Pituus L	400 mm
Leveys B	80 mm
Tuotetyyppi	Kiinnityskisko

## Sopivat tuotteet

<https://www.hoffmann-group.com/FI/fi/hom/p/360080-400>