


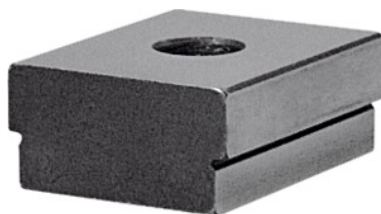

## Kavennettu, hiottu urakappale, Koneen uramitta b<sub>1</sub>: 10mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	375365 10
GTIN	4020772071554
Tuoteluokka	35A

### Kuvaus

#### Malli:

Pinta on tarkasti hiottu, joten kiinnittimet, koneruuvipuristimet ja eri kojeet voidaan suunnata nopeasti työkalutyöstökoneiden pöytäurien mukaisesti. Mittakelloa ei enää tarvita.

#### Käyttö:

**Nämä urakappaleet ruuvataan pareittain laitteen standardimukaiseen 20 mm leveään ohjausuraan.** Kappaleita vaihtamalla voidaan käyttää samaa kiinnitintä **eri koneissa, joissa on eri uraleveydet.**

#### Raaka-aine:

C 15 -terästä, hiiletyskarkaistu.

#### Tarkkuus:

**Mitta b = sovite h6.**

#### Huomautus:

**Koko 20** – katso nro 375370.

### Tekninen kuvaus

Pituus	22 mm
Laitteen uramitta b <sub>2</sub>	20 mm
Koneen uramitta b <sub>1</sub>	10 mm
Ruuveille DIN 84, DIN 912	M6×10
Korkeus H	10 mm

tyyppi	6322A
Tuotetyyppi	Urakappale