


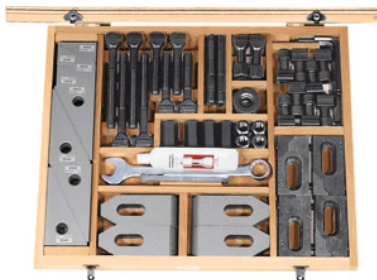

Kiinnitystyökalusarja, T-uranimellismitta/kierre: 18/M16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375405 18/M16
GTIN	4020772083625
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Sisältää erilaisia kiinnitystyökaluja, joita tarvitaan työkalujen, laitteiden tai työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen T-urapöydille. Kaikki osat ovat nuorrutusteräksestä ja niitä voi hankkia myös yksittäin.

Toimituksen sisältö:

Kiintolenkkiavain, ruuvitahna, puulaatikko

Toimituksen sisältö:

T-uraruuvit nro 375300 DIN 787: 4 kpl/ 100 mm;

4 kpl/ 160 mm;

2 kpl/ 63 mm

Vaarnaruuvit nro 375380 DIN 6379: 4 kpl/ 125 mm

Kiinnitysrauta nro 372000 DIN 6314 Z: 4 kpl/ 18×125

Korkeat mutterit nro 375385, DIN 6330 B: 6 kpl

Pidennysmutterit nro 375395: 4 kpl

Yleistukialusta nro 372200: 4 kpl/ koko 2;

4 kpl/ koko 3

Kartiokuppi, muoto G, nro 375360 DIN 6319 G: 6 kpl

Matalakiinnitin nro 375110: 4 kpl/ koko 18

Jousellinen kiinnitysraudanpidin nro 370850: 4 kpl/ koko 18

T-uranpuhdistin nro 375512: 1 kpl/ koko 1

Tekninen kuvaus

T-uran nimellismitta	18 mm
Puulaatikon pituus	510 mm
Kiinnityskorkeus 4-kertainen kiinnitys	2 - 160 mm
Puulaatikon leveys	415 mm
Kierre	M16
Puulaatikon korkeus	50 mm
Kiinnityskorkeus 2-kertainen kiinnitys	2 - 270 mm
tyyppi	6530
Tuotetyyppi	Kiinnityselementti