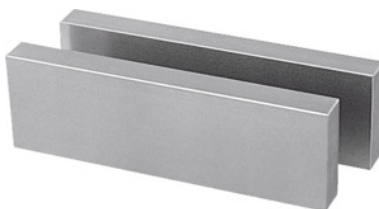


**Suuntaisrajoitinpari, T-uran nimellismitta: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	375500 14
GTIN	4020772074296
Tuoteluokka	35A

**Kuvaus****Malli:**

Miinustoleranssi h7 tarkoitettu konepöytäuriin, joiden toleranssi on H8 Korkeusmitta toleranss. IT 5 muk.

**Käyttö:**

- Suuntaispaloina konepöytien uriin.
- Suuntaispaloina kiinnitysjärjestelmissä. Muut suuntaispalat: katso nrot 366400 – 366750.

**Raaka-aine:**

Karkaistua terästä.

**Tekninen kuvaus**

Korkeus	50 mm
T-uran nimellismitta	14 mm
Pituus	100 mm
Korkeustoleranssi pareittain IT5	0,011 mm
Leveystoleranssi h7	-0,018 mm
tyyppi	6350
Tuotetyyppi	Suuntaispalat

