


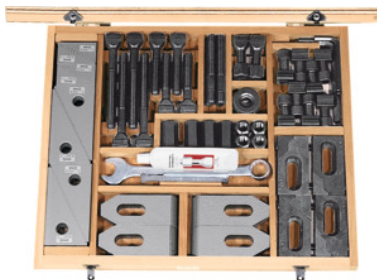

Kiinnitystyökalusarja, T-urannimellismitta/kierre: 14/M12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	375405 14/M12
GTIN	4020772083601
Tuoteluokka	35A

Kuvaus

Malli:

Sisältää erilaisia kiinnitystyökaluja, joita tarvitaan työkalujen, laitteiden tai työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen T-urapöydille. Kaikki osat ovat nuorrutusteräksestä ja niitä voi hankkia myös yksittäin.

Toimituksen sisältö:

Kiintolenkkiavain, ruuvitahna, puulaatikko

Toimituksen sisältö:

T-uraruuvit nro 375300 DIN 787: 4 kpl/ 80 mm;

4 kpl/ 125 mm;

2 kpl/ 50 mm

Vaarnaruuvit nro 375380 DIN 6379: 4 kpl/ 100 mm

Kiinnitysrauta nro 372000 DIN 6314 Z: 4 kpl/ 14×100

Korkeat mutterit nro 375385, DIN 6330 B: 6 kpl

Pidennysmutterit nro 375395: 4 kpl

Yleistukialusta nro 372200: 4 kpl/ koko 2;

4 kpl/ koko 3

Kartiokuppi, muoto G, nro 375360 DIN 6319 G: 6 kpl

Matalakiinnitin nro 375110: 4 kpl/ koko 14

Jousellinen kiinnitysraudanpidin nro 370850: 4 kpl/ koko 14

T-uranpuhdistin nro 375512: 1 kpl/ koko 1

Tekninen kuvaus

Puulaatikon pituus	460 mm
Kiinnityskorkeus 4-kertainen kiinnitys	2 - 160 mm
T-uran nimellismitta	14 mm
Kiinnityskorkeus 2-kertainen kiinnitys	2 - 270 mm
Puulaatikon leveys	330 mm
Kierre	M12
Puulaatikon korkeus	50 mm
tyyppi	6530
Tuotetyyppi	Kiinnityselementti