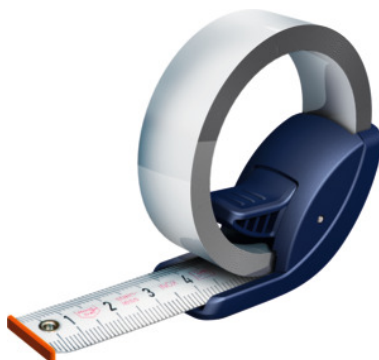


**Garant****Teräsnauhamitta "Quickmeter", nauhan pituus: 3m****Tilaustiedot**

Tilausnumero	461992 3
GTIN	4045197523587
Tuoteluokka	41H

**Kuvaus****Malli:**

Ruostumaton, rikkoutumaton jaloteräsnauha kestäväällä polttomaalauksella.

Käytännöllinen vyöpidike.

**Etu:**

Kuperan peltitaivutuksen ansiosta nauha lepää **litteänä** pöydällä. Mittojen lukeminen ja siirtäminen on helppoa ja varmaa.

**Toiminto:**

**Liikkuu yhdellä näppäimellä itsenäisesti** ja pysähtyy näppäimen vapauttamalla.

**Tekninen kuvaus**

Nauhan leveys	16 mm
nauhan pituus	3 m
Leveys	24 mm
Ø	62 mm
Standardi	EG II
Raaka-aine	INOX

Kalibrointi	G1
Tuotetyyppi	Nauhamitta

## Palvelut

KalibrointiRullamitta Enimmäispituus 5 m	026240 5
--	----------